

CUSTOM SOLUTIONS

MONTAGETJÄNSTER

Swagelok

FRÅN IDÉ TILL LÖSNING



Vi erbjuder ett brett
register av tjänster såsom

tillverkning av kompletta paneler,

provtryckning,

orbitalsvetsning,

slangpressning,

3D modulering,

rörböckning, m.m.

Swagelok

Vi sätter ihop de produkter ni önskar

CAD-resurser

Sammanstatta systemlösningar istället för lösa delar

Montage för kundspecifika applikationer

Tekniska lösningar från våra specialister


Vi tillhandahåller även komponenter utanför Swageloks sortiment

Montage görs i egna lokaler

Kvalitetssäkrade jobb med certifierade montörer

Proffsig emballering och leverans


Swagelok

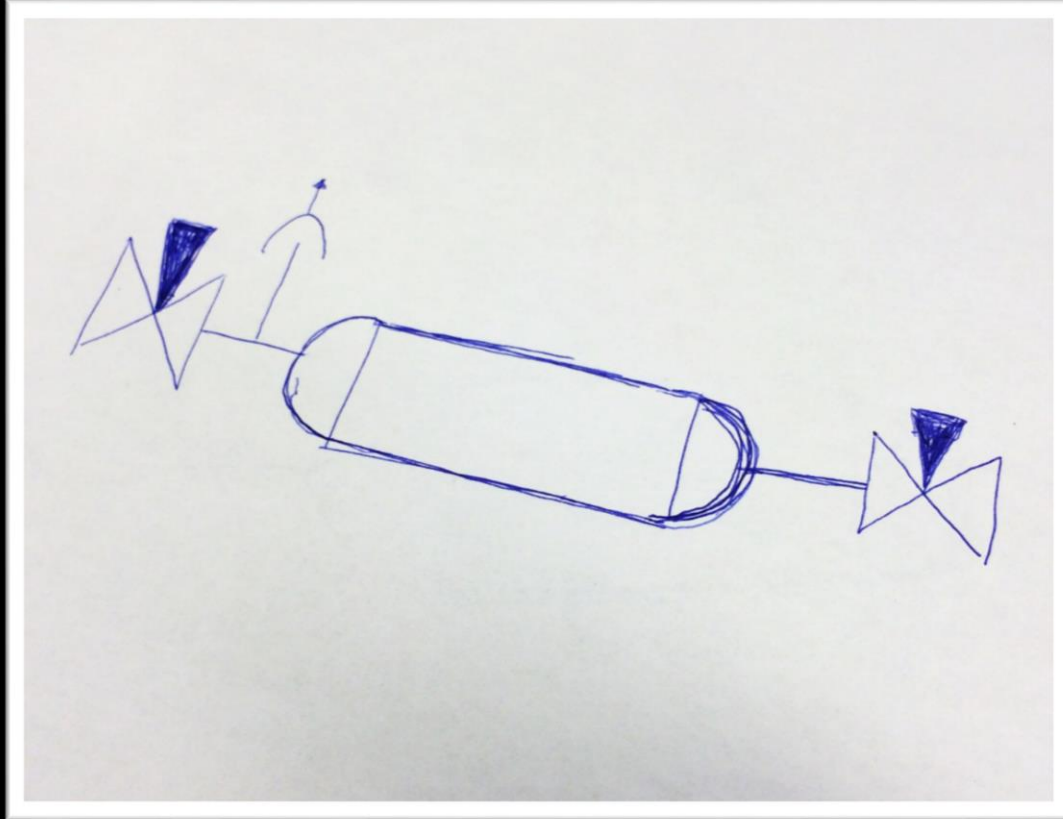


Idé




ITEM NO.	PART NUMBER	QTY.
1	304L-HDF4-500	1
2	SS-16DKM4F4-2	1
3	SS-16DKM4-F4	1
4	SS-4-HN-4RS	2
5	SS-4-RS-2V	2

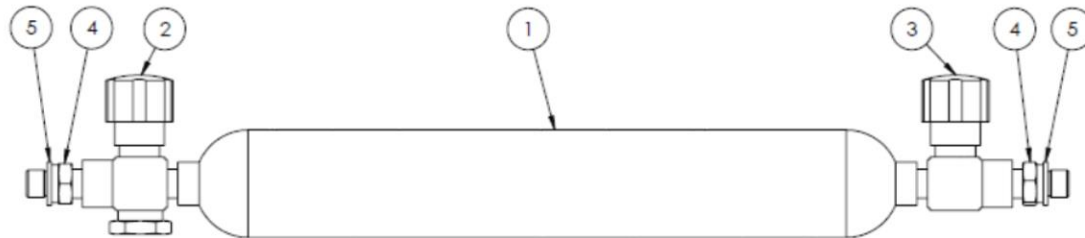

BÅGELÖCK SWEDEN			
RISSNINGAR TILLHÖR BÅGELÖCK SWEDEN	MATERIAL XXXXXXXXXX	SPEC. XXXXXXXXXXXX	
	RISD AV: SEB	REV. NR: A	RITN. NR:
VASSA KANTER BRUTA	ODOK. AV:	BLAD NR:	BENÄMNING: AS-HDF4-DK16
	SKALA 1:2	DATUM: 2012-08-31	A4


Lösning



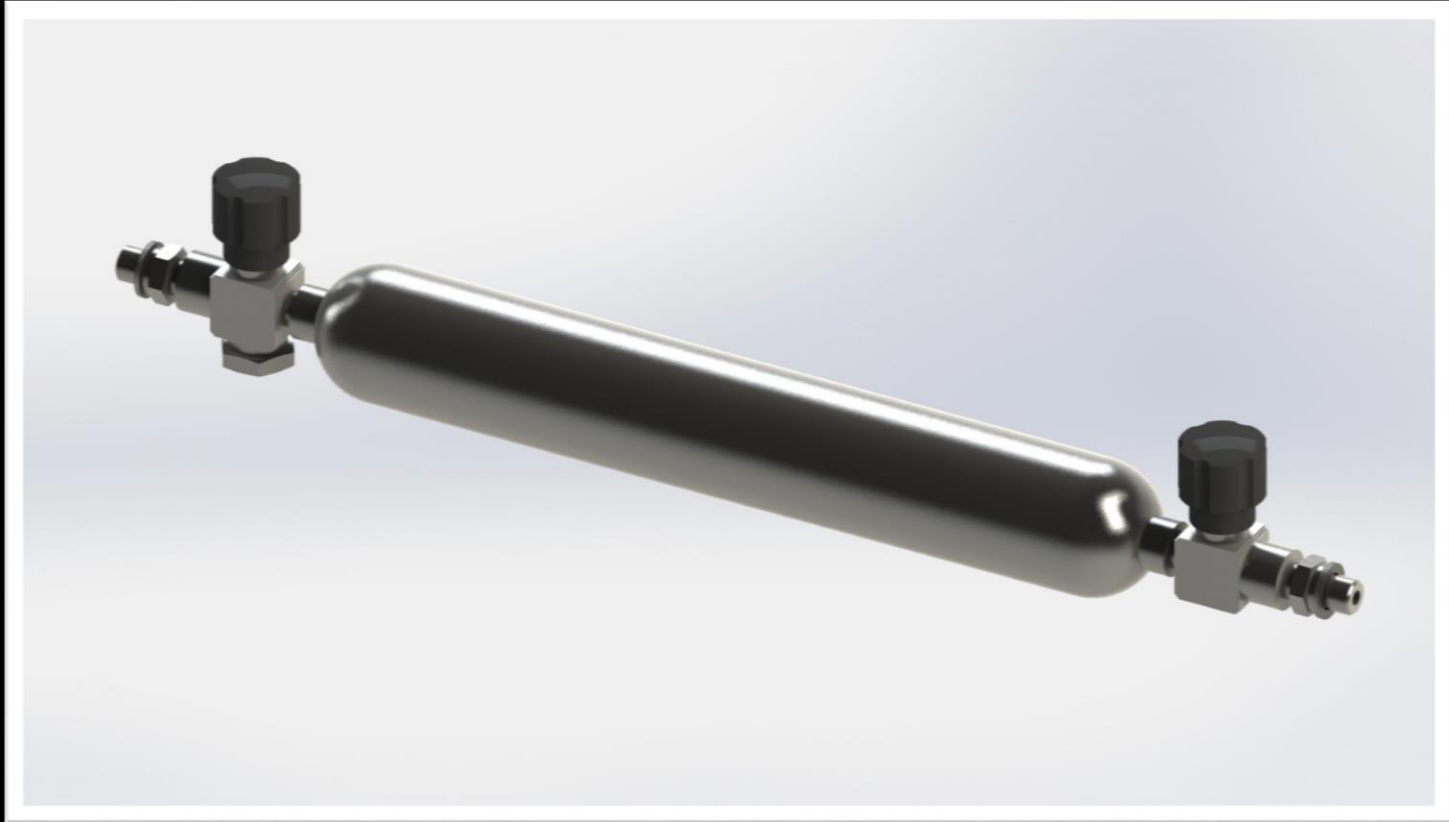


Resultat



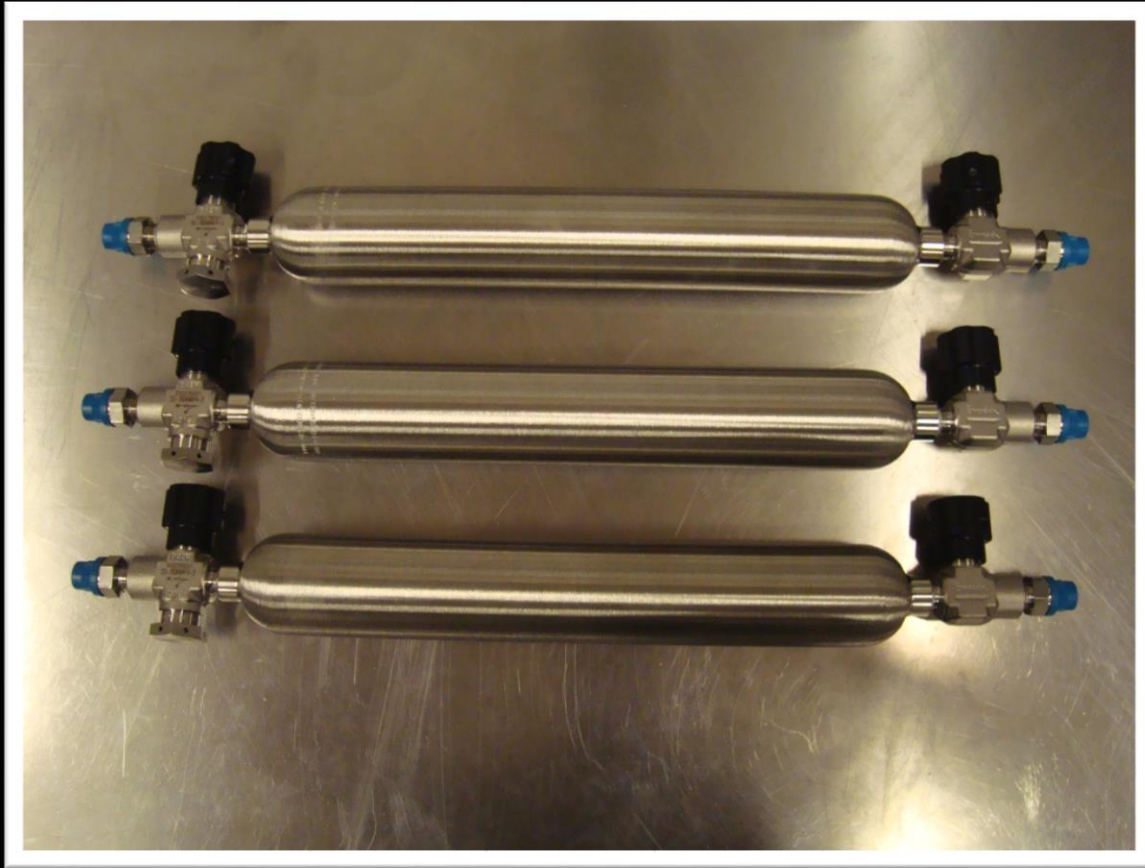

Provtagningscylinder




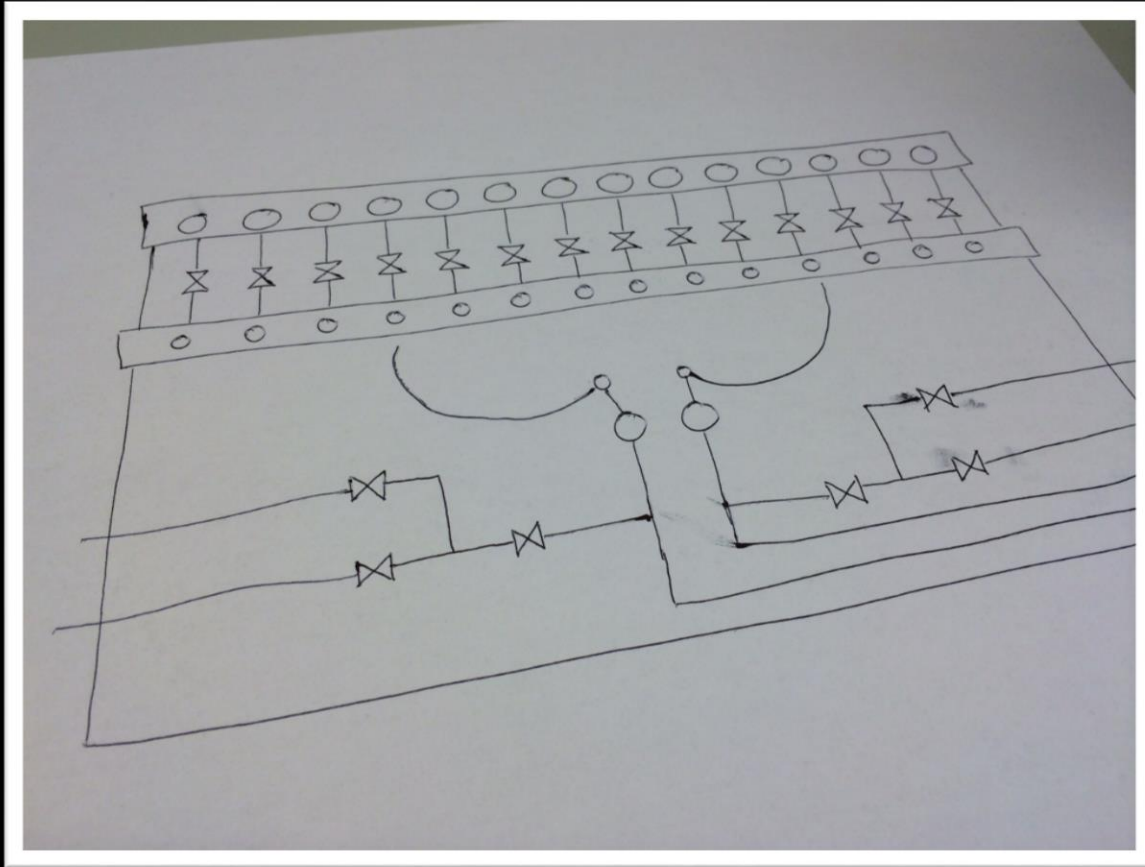



Idé





#	ARTIKELNR
1A	SS-QTM2A-B1-6M02-5C11
1B	SS-QTM2A-B1-6M0K2-5C11
2	PGI-638-AG-400-CA5X-F
3	SS-8M0-3-8M-6M-5C11
4	SS-4-VCR-1
5	SS-3NBVCR4-5C11
6	SS-12M0-6-8M5C11
7	304-S1-PP-8TM
8	SS-8M0-2R-6M5C11
9	304-S1-PP-12TM
10	316L-12MTB7-3
11	316L-12MTB7-4-8
12	6LV-4-VCR-3S-8MTB7
13A	SS-QTM2-5-4PM-5C11
13B	SS-QTM2-5-4PMK2-5C11
14	SS-8M0-8-4-5C11
15	SS-6NB512MM-5C11

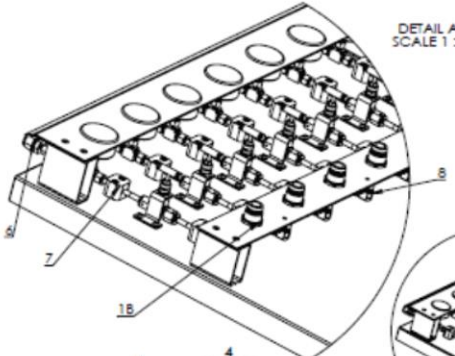

DETAIL A
SCALE 1 : 5

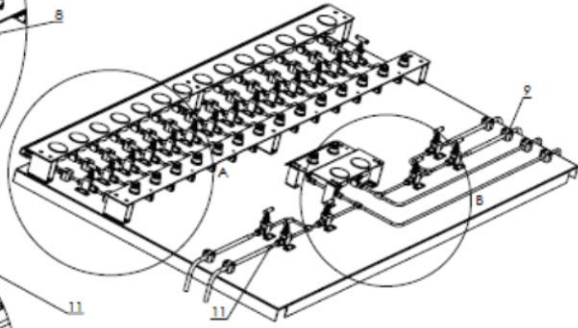 

DETAIL B
SCALE 1 : 5

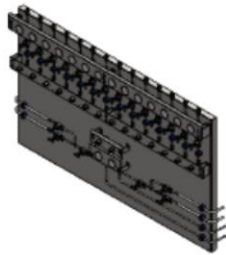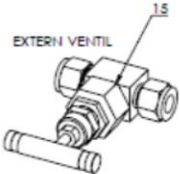


SWAGelok SWEDEN

BYGGNINGAR TILLHÖR SWAGELÖK SWEDEN	MATERIAL	SPEC.
 VASSA KANTER BRUTNA	316L	-
	BEAD AV: SEB GODK. AV:	REV. NR: A BEAD NR:
		BEAD NR: AS-FYLLNINGSPANEL BENÄMNING:
	SCALE 1:1	DATUM 2011-10-04 AS


Lösning



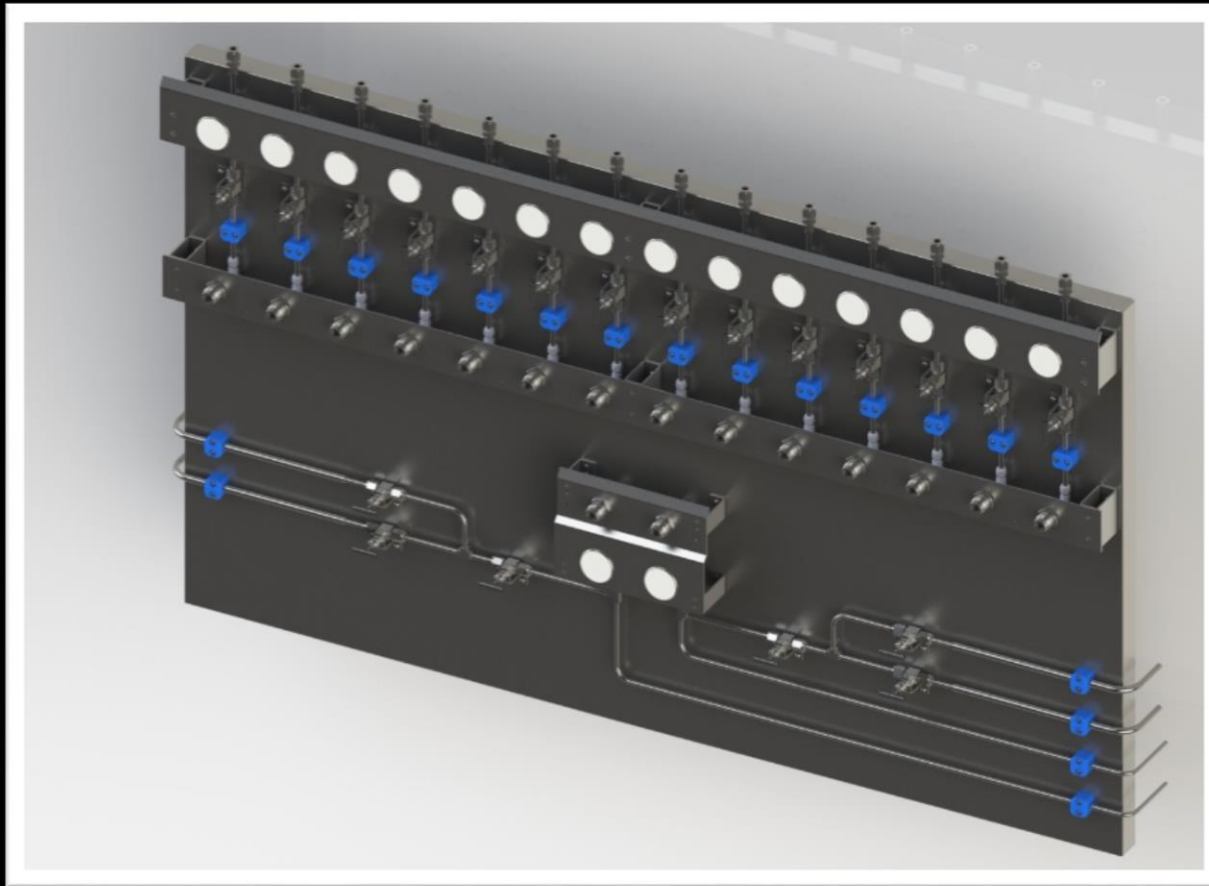


Resultat



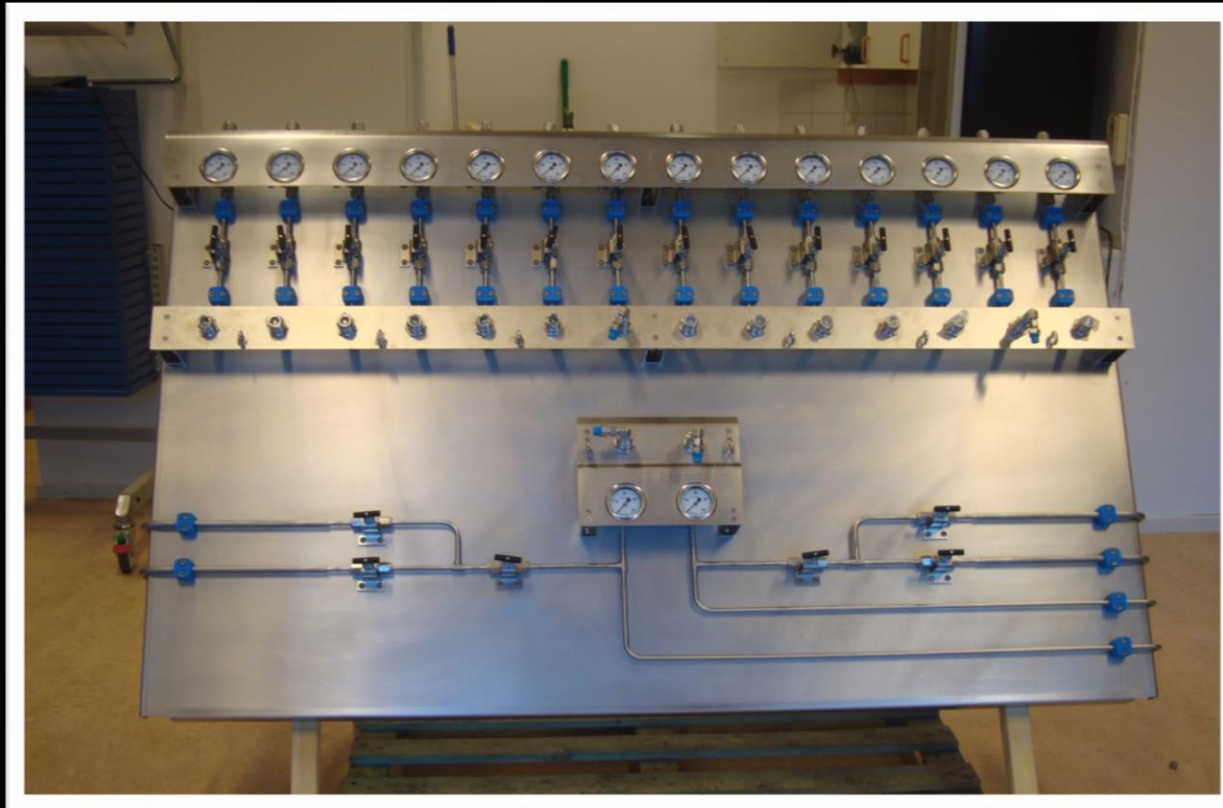



Fyllningspanel



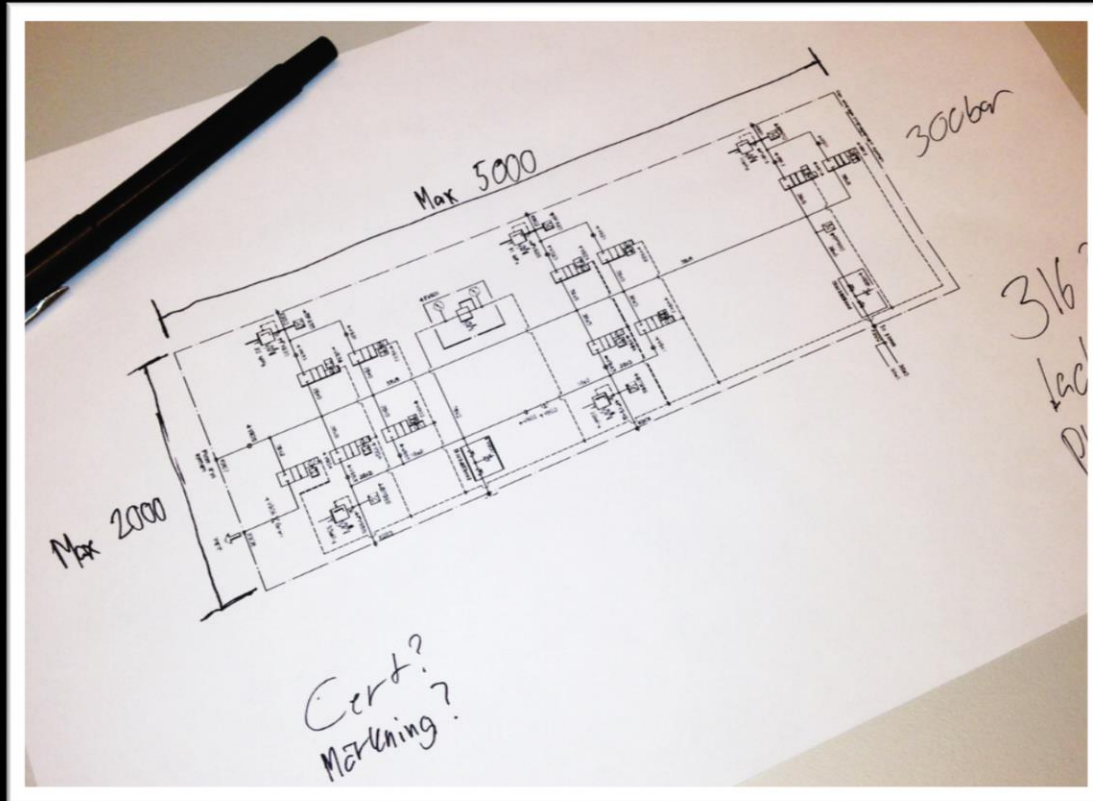

Idé



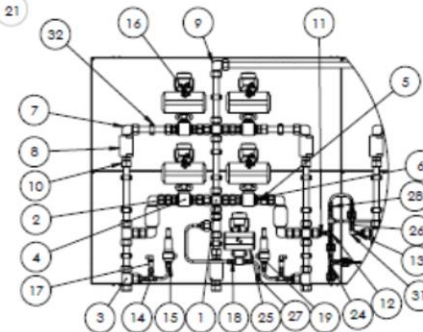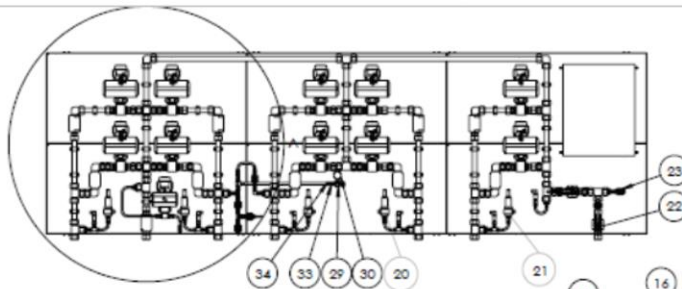


DETAIL A
SCALE 1 : 20

ITEM NO.	PART NUMBER	QTY.
1	SS-38M0-4	5
2	SS-38M0-PC	18
3	SS-38M0-3	15
4	PISTER RKH G54 32 GTE 5M	10
5	SS-38M0-1-20R5	24
6	SS-20-R5-2V	24
7	SS-38M0-2-24	15
8	Oasis CV212-4NT5H	11
9	SS-38M0-9	2
10	SS-38M0-1-24	7
11	SS-16M0-R-38M	10
12	W-12M1-C	5
13	W-12M1-C	5
14	W-12M1-C-38M	5
15	SS-4M0-2-4PR	11
17	PTI-S-AG400-1SAW-E	6
18	SS-8-R5-2V	14
19	PRVB4M-02-2-11H	2
20	PRVB4M-02-3-11H	2
21	PISTER RKH G54 32 GTE 5M	1
22	PISTER RKH G54 32 GTE 5M	1
23	PISTER RKH G12 13 MITG	5
24	SS-16-MTA-1-8R5	5
25	SHOUF 538 G-H m W5	1
26	SS-16M0-1-38M	4
27	W-12M1-C-38M (10MM CB)	4
28	SS-16M0-1-38M	1
29	SS-16M0-1-38M	1
30	SS-16M0-1-38M	1
31	SS-16M0-1-38M	1
32	SHOUF 538 G-H m W5	31
33	SS-12M0-1-4	2
34	SS-16M0-B-12M	1
35	CU-8-RG-2	6

BENÄMNING FÖR SVAGLOK SWEDEN		MATERIAL		SPEC.	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
BEAD AV: SEB	REV. NR: C	BEAD NR: 1	X		
VASSA KANTER BRUTNA		BENÄMNING: AS-STKHM-GSMS			
SKALA 1:20		DATUM		A3	

Lösning



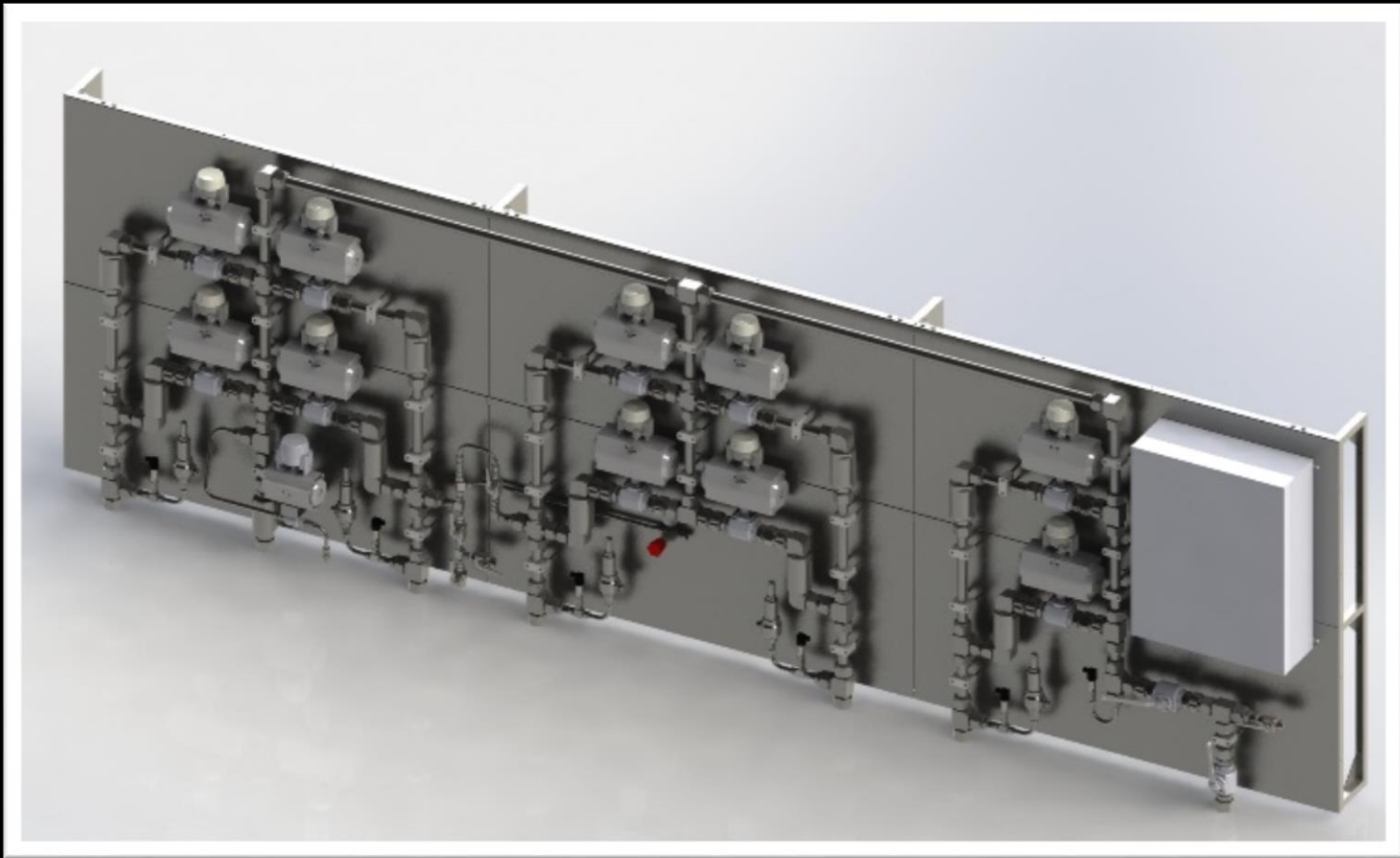

Resultat





Distributionspanel



Jag vill veta mer om
Swagelok® Custom Solutions!



